



# 康普铜缆热点产品手册

COMMSCOPE®

# 目录

<b>康普 7A 类 /7 类铜缆</b> .....	<b>3</b>
7A 类铜缆 .....	3
7 类铜缆 .....	4

<b>康普 6A 类铜缆解决方案</b> .....	<b>5</b>
铜缆 .....	5
模块 .....	6
配线架 .....	7
跳线 .....	9

<b>康普 6 类铜缆解决方案</b> .....	<b>13</b>
铜缆 .....	13
模块 .....	16
配线架 .....	18
跳线 .....	19

<b>康普 超五类铜缆解决方案</b> .....	<b>21</b>
铜缆 .....	21
模块 .....	23
配线架 .....	24
跳线 .....	25

<b>康普 其他铜缆产品</b> .....	<b>27</b>
110 Connect XC 系统 .....	27
3 类语音铜缆 .....	31
面板 .....	32
理线器 .....	33
工具 .....	34
水晶头 .....	35
水晶头工具 .....	43

# 康普 7A 类 /7 类铜缆

## 7A 类铜缆


### 7A 类 S/FTP 屏蔽铜缆

#### 特点

- 满足或超越 ISO/IEC 11801 ClassFA 标准
- S/FTP 结构, 每线对单独铝箔屏蔽加全编织网屏蔽
- 22 线规实心导体
- CPR 阻燃型低烟无卤 (LSZH) 外皮
- 7.5mm 外径

#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
1499101-2	CS67Z3 WHT S/FTP	7A 类 S/FTP 4 对屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-3A), CPR: Dca, 22 线规, 白色, 500 米 / 轴
884025858/16	CS67ZC WHT S/FTP	7A 类 S/FTP 4 对屏蔽铜缆, 低烟无卤, CPR: Cca, 22 线规, 白色, 500 米 / 轴
884049058/16	CS67ZB WHT S/FTP	7A 类 S/FTP 4 对屏蔽铜缆, 低烟无卤, CPR: Bca, 22 线规, 白色, 500 米 / 轴

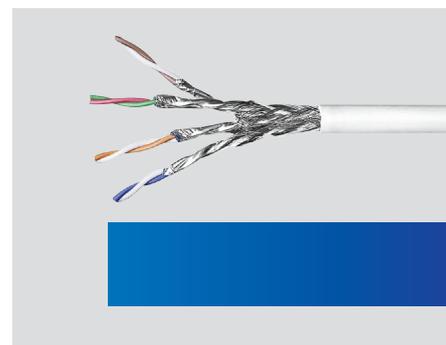


### 7A 类 S/FTP 屏蔽铜缆

#### 特点

- 满足或超越 ISO/IEC 11801 ClassFA 标准
- S/FTP 结构, 每线对单独铝箔屏蔽加全编织网屏蔽
- 23 线规实心导体
- CPR 阻燃型低烟无卤 (LSZH) 外皮
- 7.5mm 外径

#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
1711910-1	C7A WHT S/FTP LSZH	7A 类 S/FTP 4 对屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-3A), CPR: Dca, 23 线规, 白色, 1000 米 / 轴

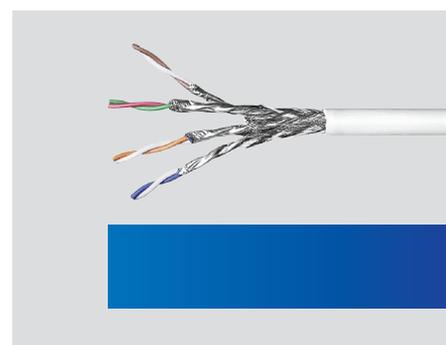

# 康普 7A 类 / 7 类铜缆

## 7 类铜缆


### 7 类 S/FTP 屏蔽铜缆

#### 特点

- 满足或超越 ISO/IEC 11801 ClassF 标准, 适用于万兆应用
- 每线对单独铝箔屏蔽加全编织屏蔽网
- 23 线规实心导体
- CPR 阻燃型低烟无卤 (LSZH) 外皮
- 7.3mm 外径

#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
57893-3	CS54Z3 WHT S/FTP LSZH	7 类 S/FTP 4 对屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-3A), CPR: Dca, 23 线规, 白色, 305 米 / 轴

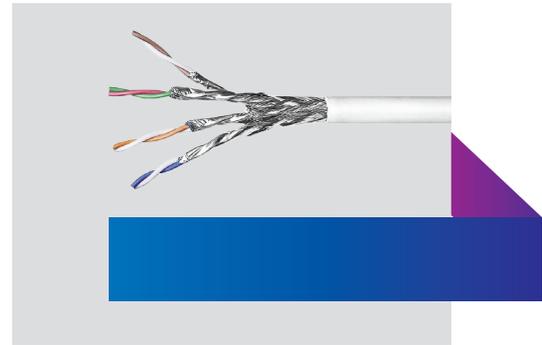


### 7 类 F/FTP 屏蔽铜缆

#### 特点

- 满足或超越 ISO/IEC 11801 ClassF 标准, 适用于万兆应用
- 每线对单独铝箔屏蔽加全铝箔屏蔽
- 23 线规实心导体
- CPR 阻燃型 / GB31247 B1 阻燃型低烟无卤 (LSZH)

#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
1711163-1	CS54Z3 WHT F/FTP	7 类 F/FTP 4 对屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-3A), CPR: Dca, 23 线规, 白色, 500 米 / 轴
884048808/10	CS54ZB1 WHT F/FTP	7 类 F/FTP 4 对屏蔽铜缆, 低烟无卤, GB31247 B1(t0, d0, a1), 23 线规, 白色, 305 米 / 轴
884016558/16	CS54ZC WHT F/FTP	7 类 F/FTP 4 对屏蔽铜缆, 低烟无卤, CPR: Cca, 23 线规, 白色, 500 米 / 轴
884046258/16	CS54ZB WHT F/FTP	7 类 F/FTP 4 对屏蔽铜缆, 低烟无卤, CPR: Bca, 23 线规, 白色, 500 米 / 轴

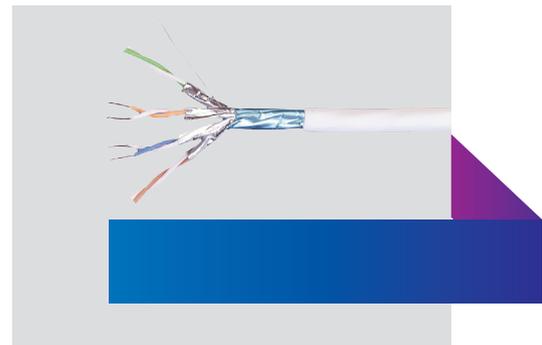


### 7 类 S/FTP 室外用铜缆

#### 特点

- 满足或超越 ISO/IEC 11801 ClassF 标准, 适用于万兆应用
- 可用于直埋和管道式安装
- 每线对单独铝箔屏蔽加全编织屏蔽网
- 双层护套: 内护套材料: LSZH, 外护套材料: 黑色 PE, 抗紫外线
- 护套之间设置防水层
- 9.7mm 外径
- 23 线规实心导体

#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
4-2153161-1	C7 OUT BLK S/FTP	7 类室外 S/FTP 4 对屏蔽铜缆, 23 线规, 黑色, 500 米 / 轴

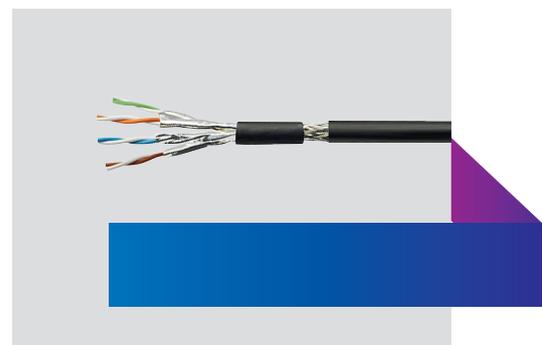


# 康普 6A 类铜缆解决方案

## 6A 类铜缆

### 6A 类 F/UTP 铜缆

#### 特点

- 满足或超越 TIA-568.2-D 6A 和 ISO/IEC 11801 Class EA 标准
- 适用于万兆应用
- 全铝箔屏蔽, 嵌入合成带之间, 带接地线
- 23 线规实心导体
- 7.2mm 外径

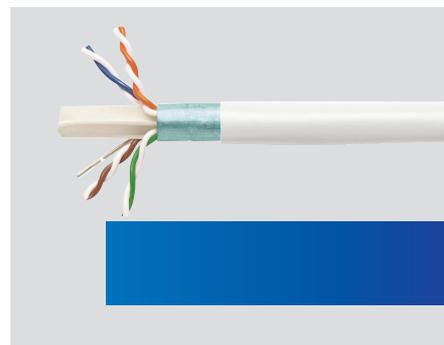


#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
884024508/10	CS44Z1 WHT F/UTP	6A 类 F/UTP 4 对屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-1), 23 线规, 白色, 305 米 / 轴
884028608/10	CS44Z1 GRV F/UTP	6A 类 F/UTP 4 对屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-1), 23 线规, 灰色, 305 米 / 轴
884028508/10	CS44Z1 BLU F/UTP	6A 类 F/UTP 4 对屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-1), 23 线规, 蓝色, 305 米 / 轴
884020108/10	CS44CM WHT F/UTP	6A 类 F/UTP 4 对屏蔽铜缆, CM, 23 线规, 白色, 305 米 / 轴
884032108/10	CS44CM BLU F/UTP	6A 类 F/UTP 4 对屏蔽铜缆, CM, 23 线规, 蓝色, 305 米 / 轴
1859349-4	CS44R GRV F/UTP	6A 类 F/UTP 4 对屏蔽铜缆, CMR, 23 线规, 灰色, 305 米 / 轴
884037508/10	CS44Z3 WHT F/UTP	6A 类 F/UTP 4 对屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-3A), 23 线规, 白色, 305 米 / 轴
884056104/10	CS44ZB1 WHT F/UTP	6A 类 F/UTP 4 对屏蔽铜缆, 低烟无卤, GB31247 B1(t0,d0,a1), 23 线规, 白色, 305 米 / 轴
884032708/10	CS44ZB2 WHT F/UTP	6A 类 F/UTP 4 对屏蔽铜缆, 低烟无卤, GB31247 B2(t0,d0,a1), 23 线规, 白色, 305 米 / 轴
460158784	CAT6A F/UTP OUTDOOR	6A 类 F/UTP 4 对屏蔽室外缆, 防水直埋, PE 护套, 23 线规, 灰色, 305 米 / 轴

### 6A 类 U/UTP 铜缆

#### 特点

- 满足或超越 TIA-568.2-D 6A 类和 ISO/IEC 11801 Class EA 标准
- 适用于万兆应用
- 最大程度地降低了外来串扰的影响
- 23 或 24 线规实心导体

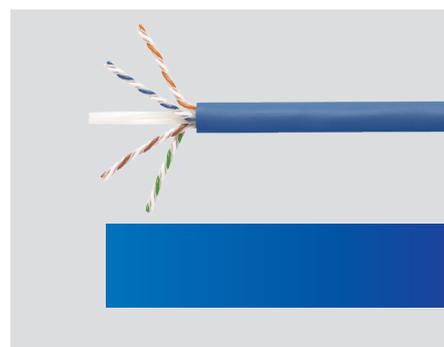

#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
884063304/10	CS41Z3 WHT U/UTP	6A 类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-3A), 23 线规, 白色, 305 米 / 轴
884050804/10	CS41Z1 WHT U/UTP	6A 类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-1), 23 线规, 白色, 305 米 / 轴
884042008/10	CS41ZB1 WHT U/UTP	6A 类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, 低烟无卤 GB31247 B1(t0,d0,a1), 23 线规, 白色, 305 米 / 轴
884057904/10	CS41R BLU U/UTP	6A 类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, CMR, 23 线规, 蓝色, 305 米 / 轴
884064004/10	CS41CM BLU U/UTP	6A 类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, CM, 23 线规, 蓝色, 305 米 / 轴
884049604/10	CS41Z1 WHT U/UTP	6A 类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-1), 24 线规, 白色, 305 米 / 轴
884048304/10	CS41CM BLU U/UTP	6A 类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, CM, 24 线规, 蓝色, 305 米 / 轴
884012208/10	CS41O GRV U/UTP OUTDOOR	6A 类 U/UTP 4 对非屏蔽室外缆, 防水直埋, PE 护套, 23 线规, 灰色, 305 米 / 轴

# 康普 6A 类铜缆解决方案

## 6A 类模块

### 6A 类屏蔽 SL 模块

#### 特点

- 满足或超越 TIA-568.2-D 6A 和 ISO/IEC 11801 Class EA 标准
- 适用专用 SL 模块端接工具
- 仅 2 个部分, 安装极为简单, 端接时间不到 1 分钟
- 提供带防尘盖类型

#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
2153449-4	AMP-TWIST SLX,6AS,GY	6A 类不带防尘盖 RJ-45 压铸模块, 180°铜缆出口, 灰色
2153365-4	AMP-TWIST SLX,6AS W/DC,GY	6A 类带防尘盖 RJ-45 压铸模块, 180°铜缆出口, 灰色

SLX 模块可提供其他颜色



### 6A 类非屏蔽 SL10G 模块


#### 特点

- 满足或超越 TIA-568.2-D 6A 和 ISO/IEC 11801 Class EA 标准
- 适用专用 SL 模块端接工具
- 卓越的外来串扰降低技术
- 提供多种颜色选择

#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
760241184	SL10G-L.ALD	6A 类不带防尘盖 RJ-45 非屏蔽模块, 180°铜缆出口, 杏仁色
760241185	SL10G-BLK	6A 类不带防尘盖 RJ-45 非屏蔽模块, 180°铜缆出口, 黑色
760241188	SL10G-BLU	6A 类不带防尘盖 RJ-45 非屏蔽模块, 180°铜缆出口, 蓝色
760241189	SL10G-RED	6A 类不带防尘盖 RJ-45 非屏蔽模块, 180°铜缆出口, 红色
760241196	SL10G-DC-L.ALD	6A 类带防尘盖 RJ-45 非屏蔽模块, 180°铜缆出口, 杏仁色
760241197	SL10G-DC-BLK	6A 类带防尘盖 RJ-45 非屏蔽模块, 180°铜缆出口, 黑色
760241200	SL10G-DC-BLU	6A 类带防尘盖 RJ-45 非屏蔽模块, 180°铜缆出口, 蓝色
760241201	SL10G-DC-RED	6A 类带防尘盖 RJ-45 非屏蔽模块, 180°铜缆出口, 红色

可提供其他颜色

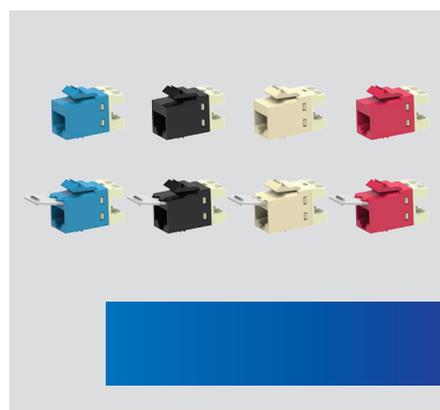

# 康普 6A 类铜缆解决方案

## 6A 类配线架

### 屏蔽空配线架


#### 特点

- 提供直型和角型配线架版本
- 适合安装 6A 类 /6 类屏蔽 SL 模块
- 不含屏蔽 SL 模块 (模块单独出售)
- 模块可单独更换
- 提供 1U 24 口和 2U 48 口

颜色: 黑色

#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
760237046	CPP-SDDM-SL-1U-24	24 口屏蔽 SL 空配线架, 1U, 19" 宽
760237047	CPP-SDDM-SL-2U-48	48 口屏蔽 SL 空配线架, 2U, 19" 宽
760237048	CPPA-SDDM-SL-1U-24	24 口屏蔽角型 SL 空配线架, 1U, 19" 宽
760237049	CPPA-SDDM-SL-2U-48	48 口屏蔽角型 SL 空配线架, 2U, 19" 宽
760237050	CPPR-SDDM-SL-1U-24	24 口屏蔽内缩角型 SL 空配线架, 1U, 19" 宽
760237051	CPPR-SDDM-SL-2U-48	48 口屏蔽内缩角型 SL 空配线架, 2U, 19" 宽

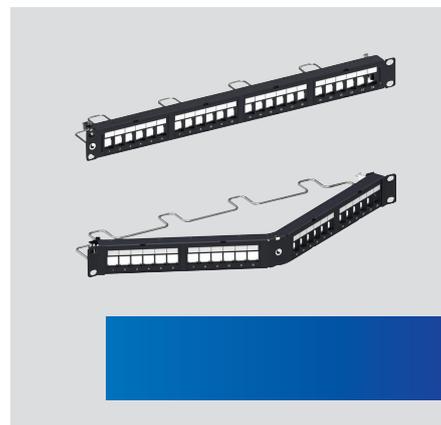

### 非屏蔽空配线架


#### 特点

- 提供直型和角型配线架版本
- 适合安装 6A 类 /6 类 / 超五类非屏蔽模块
- 不含非屏蔽 SL 模块 (模块单独出售)
- 模块可单独更换
- 提供 1U 24 口和 2U 48 口

颜色: 黑色

#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
760237040	CPP-UDDM-SL-1U-24	24 口非屏蔽 SL 空配线架, 1U, 19" 宽
760237041	CPP-UDDM-SL-2U-48	48 口非屏蔽 SL 空配线架, 2U, 19" 宽
760237042	CPPA-UDDM-SL-1U-24	24 口非屏蔽角型 SL 空配线架, 1U, 19" 宽
760237043	CPPA-UDDM-SL-2U-48	48 口非屏蔽角型 SL 空配线架, 2U, 19" 宽
760237044	CPPR-UDDM-SL-1U-24	24 口非屏蔽内缩角型 SL 空配线架, 1U, 19" 宽
760237045	CPPR-UDDM-SL-2U-48	48 口非屏蔽内缩角型 SL 空配线架, 2U, 19" 宽

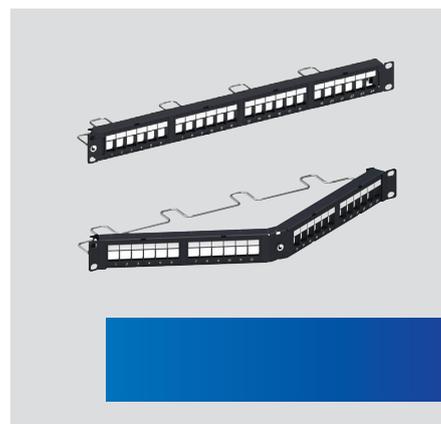

# 康普 6A 类铜缆解决方案

## 6A 类配线架

### 6A 类非屏蔽配线架

#### 特点

- 提供直型和角型配线架版本
- 含 6A 非屏蔽模块组
- 提供 1U 24 口和 2U 48 口

颜色: 黑色



#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
760237032	NPP-6A-DM-1U-24	6A 类 24 口非屏蔽配线架, 1U, 19" 宽
760237033	NPP-6A-DM-2U-48	6A 类 48 口非屏蔽配线架, 2U, 19" 宽
760237034	NPPA-6A-DM-1U-24	6A 类 24 口非屏蔽角型配线架, 1U, 19" 宽
760237035	NPPA-6A-DM-2U-48	6A 类 48 口非屏蔽角型配线架, 2U, 19" 宽

# 康普 6A 类铜缆解决方案

## 6A 类跳线

### 6A 类低烟无卤屏蔽跳线

#### 特点

- 满足或超越 TIA-568.2-D 6A 和 ISO/IEC 11801 Class EA 跳线标准
- S/FTP 双层屏蔽绞合线
- 低烟无卤 (LSZH) 护套
- 提供多种颜色选择
- 5.9mm 线径



#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
NPC6ASZDB-WT###M	NPC Cat 6A, S/FTP, LSZH, White	6A 类 S/FTP RJ45-RJ45 低烟无卤屏蔽跳线, 颜色: 白色
NPC6ASZDB-BL###M	NPC Cat 6A, S/FTP, LSZH, Blue	6A 类 S/FTP RJ45-RJ45 低烟无卤屏蔽跳线, 颜色: 蓝色
NPC6ASZDB-GY###M	NPC Cat 6A, S/FTP, LSZH, Gray	6A 类 S/FTP RJ45-RJ45 低烟无卤屏蔽跳线, 颜色: 灰色
NPC6ASZDB-GN###M	NPC Cat 6A, S/FTP, LSZH, Green	6A 类 S/FTP RJ45-RJ45 低烟无卤屏蔽跳线, 颜色: 绿色
NPC6ASZDB-OR###M	NPC Cat 6A, S/FTP, LSZH, Orange	6A 类 S/FTP RJ45-RJ45 低烟无卤屏蔽跳线, 颜色: 橙色
NPC6ASZDB-RD###M	NPC Cat 6A, S/FTP, LSZH, Red	6A 类 S/FTP RJ45-RJ45 低烟无卤屏蔽跳线, 颜色: 红色

###: 长度 (米) 最长 30 米


# 康普 6A 类铜缆解决方案

## 6A 类跳线

### 6A 类低烟无卤非屏蔽跳线

#### 特点

- 满足或超越 TIA-568.2-D 6A 和 ISO/IEC 11801 Class EA 跳线标准
- U/UTP 非屏蔽实心线
- 低烟无卤 (LSZH) 护套
- 提供多种颜色选择

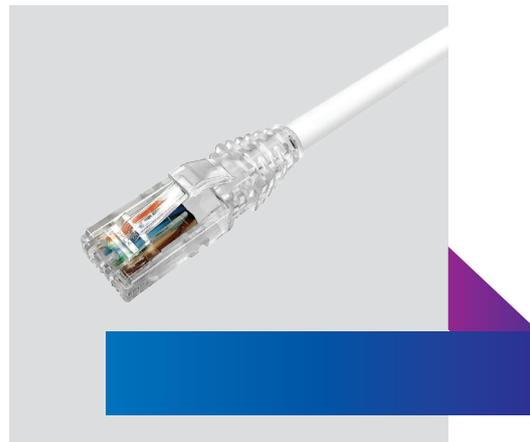

#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
NPC6AUZDB-WT###M	NPC Cat 6A, U/UTP, LSZH, White	6A 类 U/UTP RJ45-RJ45 低烟无卤非屏蔽跳线, 颜色: 白色
NPC6AUZDB-BL###M	NPC Cat 6A, U/UTP, LSZH, Blue	6A 类 U/UTP RJ45-RJ45 低烟无卤非屏蔽跳线, 颜色: 蓝色
NPC6AUZDB-GY###M	NPC Cat 6A, U/UTP, LSZH, Gray	6A 类 U/UTP RJ45-RJ45 低烟无卤非屏蔽跳线, 颜色: 灰色
NPC6AUZDB-GN###M	NPC Cat 6A, U/UTP, LSZH, Green	6A 类 U/UTP RJ45-RJ45 低烟无卤非屏蔽跳线, 颜色: 绿色
NPC6AUZDB-OR###M	NPC Cat 6A, U/UTP, LSZH, Orange	6A 类 U/UTP RJ45-RJ45 低烟无卤非屏蔽跳线, 颜色: 橙色
NPC6AUZDB-RD###M	NPC Cat 6A, U/UTP, LSZH, Red	6A 类 U/UTP RJ45-RJ45 低烟无卤非屏蔽跳线, 颜色: 红色

###: 长度 (米) 最长30米

# 康普 6A 类铜缆解决方案

## 6A 类跳线

### 6A 类 28 线规非屏蔽细跳线

#### 特点

- 满足或超越 TIA-568.2-D 6A 和 ISO/IEC 11801 Class EA 跳线标准
- U/UTP 28AWG
- 低烟无卤 (LSZH) 实心线
- 符合 UL CM 防火级别
- 4.4mm 线径



#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
C0199K2-01	MiNo6A Patch Cord, Black	6A 类 RJ45-RJ45 LSZH&CM 非屏蔽细跳线, 颜色: 黑色
C0199K2-04	MiNo6A Patch Cord, Spring Green	6A 类 RJ45-RJ45 LSZH&CM 非屏蔽细跳线, 颜色: 浅绿色
C0199K2-07	MiNo6A Patch Cord, Red	6A 类 RJ45-RJ45 LSZH&CM 非屏蔽细跳线, 颜色: 红色
C0199K2-08	MiNo6A Patch Cord, White	6A 类 RJ45-RJ45 LSZH&CM 非屏蔽细跳线, 颜色: 白色
C0199K2-09	MiNo6A Patch Cord, Yellow	6A 类 RJ45-RJ45 LSZH&CM 非屏蔽细跳线, 颜色: 黄色
C0199K2-0L	MiNo6A Patch Cord, Violet	6A 类 RJ45-RJ45 LSZH&CM 非屏蔽细跳线, 颜色: 紫色
C0199K2-0Z	MiNo6A Patch Cord, Blue	6A 类 RJ45-RJ45 LSZH&CM 非屏蔽细跳线, 颜色: 蓝色

长度是米 / 厘米 (50 厘米间隔) 或者英尺 / 英寸 (6 英寸间隔), 长度从 50 厘米 (6 英寸) 到 40 米 (130 英尺)

### 6A 类 30 线规屏蔽细跳线

#### 特点

- 满足或超越 TIA-568.2-D 6A 和 ISO/IEC 11801 Class EA 跳线标准
- S/FTP 双层屏蔽
- 30 线规绞合线
- 低烟无卤 (LSZH) 护套
- 提供多种颜色选择
- 4.5mm 线径



#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
Y-1859916-X	C6A patch cord, S/FTP, LSZH,30AWG, WHITE	6A 类 S/FTP RJ45-RJ45 低烟无卤屏蔽细跳线, 颜色: 白色
Y-1859834-X	C6A patch cord, S/FTP, LSZH,30AWG, BLUE	6A 类 S/FTP RJ45-RJ45 低烟无卤屏蔽细跳线, 颜色: 蓝色
Y-1859918-X	C6A patch cord, S/FTP, LSZH,30AWG, GRAY	6A 类 S/FTP RJ45-RJ45 低烟无卤屏蔽细跳线, 颜色: 灰色
Y-1859835-X	C6A patch cord, S/FTP, LSZH,30AWG, ORANGE	6A 类 S/FTP RJ45-RJ45 低烟无卤屏蔽细跳线, 颜色: 橙色
Y-1859833-X	C6A patch cord, S/FTP, LSZH,30AWG, GREEN	6A 类 S/FTP RJ45-RJ45 低烟无卤屏蔽细跳线, 颜色: 绿色
Y-1859919-X	C6A patch cord, S/FTP, LSZH,30AWG, RED	6A 类 S/FTP RJ45-RJ45 低烟无卤屏蔽细跳线, 颜色: 红色

Y-X: 长度, 如 -5: 5 米, 1-0: 10 米, 最长 10 米。

# 康普 6A 类铜缆解决方案

## 6A 类跳线

### 6A 类 F/UTP 实心跳线

#### 特点

- F/UTP 6A 类实心铜缆
- 满足 6A 类性能标准
- LSZH 护套, 透明尾套
- RJ-45 与 RJ-45 连接用 6A 类跳线

颜色: 白色



#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
NCC44FZDB-08Mxxx	NCC CAT6A FUTP, PLUG TO PLUG LSZH CS44Z1	6A 类 F/UTP 实心跳线, 低烟无卤, 白色

xxx 表示长度, 如 002 表示 2 米, 010 表示 10 米, 最长 100 米

### CCA 连接组件

#### 特点

- 高性能现场端接组件
- 适用于 POE 和 Wifi 场景
- 免工具操作



#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
760235587	CCA-GS8E-Plenum-BLACK-N018	CCA 非屏蔽连接模块, 带 6 类 CMP 尾缆 (黑色, 18 英尺)
760235588	CCA-GS8E-Plenum-WHITE-N018	CCA 非屏蔽连接模块, 带 6 类 CMP 尾缆 (白色, 18 英尺)
760235591	CCA-GS10E-Plenum-BLACK-N018	CCA 非屏蔽连接模块, 带 6A 类 CMP 尾缆 (黑色, 18 英尺)
760235592	CCA-GS10E-Plenum-WHITE-N018	CCA 非屏蔽连接模块, 带 6A 类 CMP 尾缆 (白色, 18 英尺)
760235585	CCA-GS8E-LSZH-BLACK-N018	CCA 非屏蔽连接模块, 带 6 类 LSZH 尾缆 (黑色, 18 英尺)
760235586	CCA-GS8E-LSZH-WHITE-N018	CCA 非屏蔽连接模块, 带 6 类 LSZH 尾缆 (白色, 18 英尺)
760235589	CCA-GS10E-LSZH-BLACK-N018	CCA 非屏蔽连接模块, 带 6A 类 LSZH 尾缆 (黑色, 18 英尺)
760235590	CCA-GS10E-LSZH-WHITE-N018	CCA 非屏蔽连接模块, 带 6A 类 LSZH 尾缆 (白色, 18 英尺)
760234921	CEILING CONN ASSEMBLY	CCA 非屏蔽连接模块, 不带尾缆
COP1KW2-88F0xx	SCCA-6A-P-WH-xxFT	CCA 屏蔽连接模块, 带 6A 类 CMP 屏蔽尾缆
COP1KZ2-88F0XX	SCCA-6A-L-WH-xxFT	CCA 屏蔽连接模块, 带 6A 类 LSZH 屏蔽尾缆
760250028	SHIELDED CEILING CONN ASSEMBLY	CCA 屏蔽连接模块, 不带尾缆

可提供其他颜色和长度


# 康普 6 类铜缆解决方案

## 6 类铜缆

### 6 类 F/UTP 屏蔽铜缆

#### 特点

- 满足或超越 TIA-568.2-D 6 类和 ISO11801 E 级铜缆标准
- 十字骨架, 可有效分隔各线对
- 全铝箔屏蔽, 嵌入合成带之间, 带接地线
- 23 线规实心导体

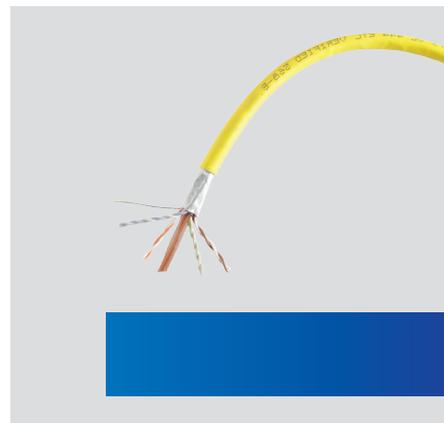

#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
884049808/10	CS34Z1 WHT F/UTP	6 类 F/UTP 4 对屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-1), 23 线规, 白色, 305 米 / 轴
884035408/10	CS34Z1 GRV F/UTP	6 类 F/UTP 4 对屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-1), 23 线规, 灰色, 305 米 / 轴
884049858/16	CS34Z1 WHT F/UTP	6 类 F/UTP 4 对屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-1), 23 线规, 白色, 500 米 / 轴
884016408/10	CS34CM WHT F/UTP	6 类 F/UTP 4 对屏蔽铜缆, CM, 23 线规, 白色, 305 米 / 轴
884033508/10	CS34CM BLU F/UTP	6 类 F/UTP 4 对屏蔽铜缆, CM, 23 线规, 蓝色, 305 米 / 轴


# 康普 6 类铜缆解决方案

## 6 类铜缆

### 6 类 U/UTP 非屏蔽铜缆

#### 特点

- 满足或超越 TIA-568.2-D 6 类和 ISO11801 E 级铜缆标准
- 十字骨架, 可有效分隔各线对
- 23 线规实心导体

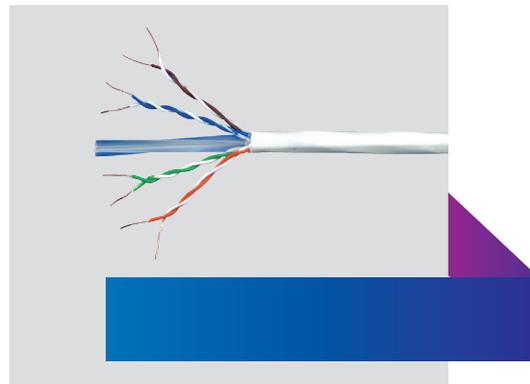


#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
884036494/10	CS31Z1 WHT U/UTP	6 类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-1), 23 线规, 白色, 箱装, 305 米 / 箱
884035994/10	CS31Z1 GRY U/UTP	6 类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-1), 23 线规, 灰色, 箱装, 305 米 / 箱
884037694/10	CS31Z1 BLU U/UTP	6 类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-1), 23 线规, 蓝色, 箱装, 305 米 / 箱
884028594/10	CS31CM WHT U/UTP	6 类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, CM, 23 线规, 白色, 箱装, 305 米 / 箱
884016994/10	CS31CM BLU U/UTP	6 类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, CM, 23 线规, 蓝色, 箱装, 305 米 / 箱
884031194/10	CS31R GRY U/UTP	6 类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, CMR, 23 线规, 灰色, 箱装, 305 米 / 箱
884023394/10	CS31R BLU U/UTP	6 类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, CMR, 23 线规, 蓝色, 箱装, 305 米 / 箱
884017894/10	CS31Z3 WHT U/UTP	6 类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-3A), 23 线规, 白色, 箱装, 305 米 / 箱
884020094/10	CS31Z3 GRY U/UTP	6 类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-3A), 23 线规, 灰色, 箱装, 305 米 / 箱
884031294/10	CS31Z3 BLU U/UTP	6 类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-3A), 23 线规, 蓝色, 箱装, 305 米 / 箱
884065804/10	CS31ZB1 WHT U/UTP	6 类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, 低烟无卤 GB31247 B1(t0,d0,a1), 23 线规, 白色, 305 米 / 轴
884047008/10	CS31ZB2 WHT U/UTP	6 类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, 低烟无卤 GB31247 B2(t0,d0,a1), 23 线规, 白色, 305 米 / 轴

### 6 类 U/UTP 非屏蔽铜缆

#### 特点

- 满足或超越 TIA-568.2-D 6 类和 ISO11801 E 级铜缆标准
- 十字骨架, 可有效分隔各线对
- 24 线规实心导体

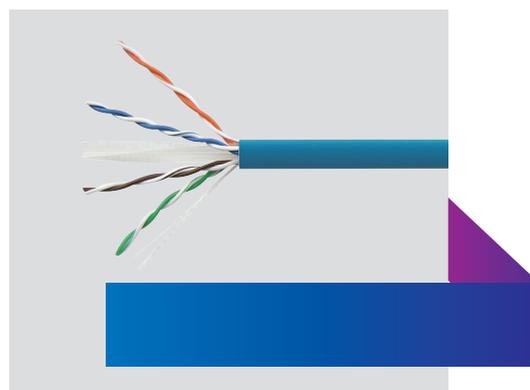

#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
1427070-2	CS30Z1 WHT U/UTP	6 类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-1), 24 线规, 白色, 箱装, 305 米 / 箱
1427070-4	CS30Z1 GRY U/UTP	6 类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-1), 24 线规, 灰色, 箱装, 305 米 / 箱
1427070-6	CS30Z1 BLU U/UTP	6 类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-1), 24 线规, 蓝色, 箱装, 305 米 / 箱
1427071-2	CS30CM WHT U/UTP	6 类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, CM, 24 线规, 白色, 箱装, 305 米 / 箱
1427071-4	CS30CM GRY U/UTP	6 类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, CM, 24 线规, 灰色, 箱装, 305 米 / 箱
1427071-6	CS30CM BLU U/UTP	6 类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, CM, 24 线规, 蓝色, 箱装, 305 米 / 箱
1427072-4	CS30R GRY U/UTP	6 类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, CMR, 24 线规, 灰色, 箱装, 305 米 / 箱
1427077-2	CS30Z3 WHT U/UTP	6 类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-3A), 24 线规, 白色, 箱装, 305 米 / 箱
1427077-4	CS30Z3 GRY U/UTP	6 类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-3A), 24 线规, 灰色, 箱装, 305 米 / 箱
1427077-6	CS30Z3 BLU U/UTP	6 类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-3A), 24 线规, 蓝色, 箱装, 305 米 / 箱


# 康普 6 类铜缆解决方案

## 6 类铜缆

### 6 类 U/UTP 室外用铜缆

#### 特点

- 黑色 PE 护套
- 23 线规实心导体
- 室外用, 抗紫外线

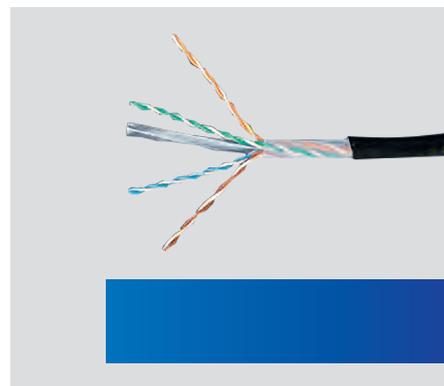

#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
1427319-1	Cat6 U/UTP PE	6 类 U/UTP 4 对室外非屏蔽铜缆, PE 护套, 23 线规, 黑色, 305 米 / 轴

# 康普 6 类铜缆解决方案

## 6 类模块

### AMP-TWIST SLX 6S 屏蔽模块

#### 特点

- 满足或超越 TIA-568.2-D 6 类和 ISO11801 E 级标准
- 端接时间不到 1 分钟
- 仅 2 个部分, 安装极为简单
- 提供防尘盖 / 无防尘盖版本
- 提供多种颜色选择



#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
2153448-4	AMP-TWIST SLX,6S,GY	6 类不带防尘盖 RJ-45 压铸模块, 180°铜缆出口, 灰色
2153364-4	AMP-TWIST SLX,6S W/DC,GY	6 类带防尘盖 RJ-45 压铸模块, 180°铜缆出口, 灰色

SLX 模块可提供其他颜色

### 6 类 SL 系列非屏蔽模块

#### 特点

- 满足或超越 TIA-568.2-D 6 类和 ISO11801 E 级标准
- 具有抗弯应力消除功能
- 通用接线—T568 A 或 B 接线形式
- 提供多种颜色选择



#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
8-1375055-2	JACK,SL,RJ45,Cat6,BLK	6 类不带防尘盖 RJ-45 非屏蔽模块, 180°铜缆出口, 黑色
8-1375055-6	JACK,SL,RJ45,Cat6,BLU	6 类不带防尘盖 RJ-45 非屏蔽模块, 180°铜缆出口, 蓝色
8-1375055-7	JACK,SL,RJ45,Cat6,RED	6 类不带防尘盖 RJ-45 非屏蔽模块, 180°铜缆出口, 红色
8-1375055-8	JACK,SL,RJ45,Cat6,YEL	6 类不带防尘盖 RJ-45 非屏蔽模块, 180°铜缆出口, 黄色
9-1375055-3	JACK,SL,RJ45,Cat6,A,WHT	6 类不带防尘盖 RJ-45 非屏蔽模块, 180°铜缆出口, 白色

可提供其他颜色和带防尘盖版本

# 康普 6 类铜缆解决方案

## 6 类模块

### 6 类 SL 系列模块化耦合器

#### 特点

- 直型 6 类耦合器
- 适用于两个 RJ45 插头的紧凑型耦合器



#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
2111123-1	CPLR,SL,Cat6,UNSHLD	6 类 RJ-45 非屏蔽耦合器
2111124-1	CPLR,SL,Cat6,SHLD	6 类 RJ-45 屏蔽耦合器

# 康普 6 类铜缆解决方案

## 6 类配线架

### 6 类非屏蔽配线架

#### 特点

- 提供直型和角型配线架版本
- 含非屏蔽模块组
- 提供 1U 24 口和 2U 48 口

颜色: 黑色



#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
760237024	NPP-6-DM-1U-24	6 类 24 口非屏蔽配线架, 1U, 19" 宽
760237025	NPP-6-DM-2U-48	6 类 48 口非屏蔽配线架, 2U, 19" 宽
760237026	NPPA-6-DM-1U-24	6 类 24 口非屏蔽角型配线架, 1U, 19" 宽
760237027	NPPA-6-DM-2U-48	6 类 48 口非屏蔽角型空配线架, 2U, 19" 宽

空配线架见“6A 配线架”章节

# 康普 6 类铜缆解决方案

## 6 类跳线

### 6 类 F/UTP 低烟无卤屏蔽跳线

#### 特点

- 满足或超越 TIA-568.2-D 6 类以及 ISO11801 E 级跳线标准
- 透明柔性 SL 短尾套
- 4 对 F/UTP 屏蔽 26 线规绞合铜缆
- LSZH 护套, 可提供多种颜色
- 可选配多种颜色色环



#### 订购信息


公共码	产品型号	产品描述
NPC06SZDB-WT###M	NPC Cat 6, F/UTP, LSZH, White	6 类 F/UTP RJ45-RJ45 低烟无卤屏蔽跳线, 颜色: 白色
NPC06SZDB-BL###M	NPC Cat 6, F/UTP, LSZH, Blue	6 类 F/UTP RJ45-RJ45 低烟无卤屏蔽跳线, 颜色: 蓝色
NPC06SZDB-GY###M	NPC Cat 6, F/UTP, LSZH, Gray	6 类 F/UTP RJ45-RJ45 低烟无卤屏蔽跳线, 颜色: 灰色
NPC06SZDB-GN###M	NPC Cat 6, F/UTP, LSZH, Green	6 类 F/UTP RJ45-RJ45 低烟无卤屏蔽跳线, 颜色: 绿色
NPC06SZDB-OR###M	NPC Cat 6, F/UTP, LSZH, Orange	6 类 F/UTP RJ45-RJ45 低烟无卤屏蔽跳线, 颜色: 橙色
NPC06SZDB-RD###M	NPC Cat 6, F/UTP, LSZH, Red	6 类 F/UTP RJ45-RJ45 低烟无卤屏蔽跳线, 颜色: 红色

###: 长度 (米) 最长 30 米

### 6 类 U/UTP 低烟无卤非屏蔽跳线

#### 特点

- 满足或超越 TIA-568.2-D 6 类和 ISO11801 E 级跳线标准
- 透明柔性 SL 短尾套
- 4 对非屏蔽绞合铜缆
- LSZH 护套, 可提供多种颜色
- 可选配多种颜色色环

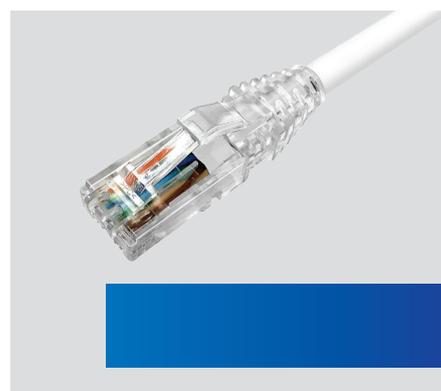

#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
NPC06UZDB-WT###M	NPC Cat 6, U/UTP, LSZH, White	6 类 U/UTP RJ45-RJ45 低烟无卤非屏蔽跳线, 颜色: 白色
NPC06UZDB-BL###M	NPC Cat 6, U/UTP, LSZH, Blue	6 类 U/UTP RJ45-RJ45 低烟无卤非屏蔽跳线, 颜色: 蓝色
NPC06UZDB-GY###M	NPC Cat 6, U/UTP, LSZH, Gray	6 类 U/UTP RJ45-RJ45 低烟无卤非屏蔽跳线, 颜色: 灰色
NPC06UZDB-GN###M	NPC Cat 6, U/UTP, LSZH, Green	6 类 U/UTP RJ45-RJ45 低烟无卤非屏蔽跳线, 颜色: 绿色
NPC06UZDB-OR###M	NPC Cat 6, U/UTP, LSZH, Orange	6 类 U/UTP RJ45-RJ45 低烟无卤非屏蔽跳线, 颜色: 橙色
NPC06UZDB-RD###M	NPC Cat 6, U/UTP, LSZH, Red	6 类 U/UTP RJ45-RJ45 低烟无卤非屏蔽跳线, 颜色: 红色

###: 长度 (米) 最长 30 米


# 康普 6 类铜缆解决方案

## 6 类跳线

### 6 类 U/UTP CM 非屏蔽跳线

#### 特点

- 满足或超越 TIA-568.2-D 6 类和 ISO11801 E 级跳线标准
- 透明柔性 SL 短尾套
- 4 对非屏蔽绞合铜缆
- CM 护套, 可提供多种颜色
- 可选配多种颜色色环

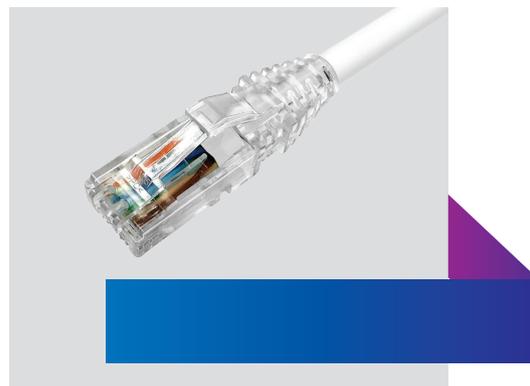

#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
NPC06UVDB-WT###F	NPC Cat 6, U/UTP, CM, White	6 类 U/UTP RJ45-RJ45 CM 非屏蔽跳线, 颜色: 白色
NPC06UVDB-BL###F	NPC Cat 6, U/UTP, CM, Blue	6 类 U/UTP RJ45-RJ45 CM 非屏蔽跳线, 颜色: 蓝色
NPC06UVDB-GY###F	NPC Cat 6, U/UTP, CM, Gray	6 类 U/UTP RJ45-RJ45 CM 非屏蔽跳线, 颜色: 灰色
NPC06UVDB-GN###F	NPC Cat 6, U/UTP, CM, Green	6 类 U/UTP RJ45-RJ45 CM 非屏蔽跳线, 颜色: 绿色
NPC06UVDB-OR###F	NPC Cat 6, U/UTP, CM, Orange	6 类 U/UTP RJ45-RJ45 CM 非屏蔽跳线, 颜色: 橙色
NPC06UVDB-RD###F	NPC Cat 6, U/UTP, CM, Red	6 类 U/UTP RJ45-RJ45 CM 非屏蔽跳线, 颜色: 红色

###: 长度 (英尺) 最长 100 英尺

### 6 类 U/UTP 28AWG 非屏蔽细跳线

#### 特点

- 满足或超越 TIA-568.2-D 6 类跳线标准
- 28AWG 非屏蔽绞合导线
- 3.9mm 铜缆外径
- 较之于 24AWG 6 类 UTP 跳线, 空间节省超过 50%
- CM 级 LSZH 护套, 提供多种颜色



#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
C0166S2-01	MiNo6 Patch Cord, Black	Mino6 6 类 RJ45-RJ45 LSZH&CM 非屏蔽跳线, 颜色: 黑色
C0166S2-03	MiNo6 Patch Cord, Dark Gray	Mino6 6 类 RJ45-RJ45 LSZH&CM 非屏蔽跳线, 颜色: 深灰色
C0166S2-07	MiNo6 Patch Cord, Red	Mino6 6 类 RJ45-RJ45 LSZH&CM 非屏蔽跳线, 颜色: 红色
C0166S2-08	MiNo6 Patch Cord, White	Mino6 6 类 RJ45-RJ45 LSZH&CM 非屏蔽跳线, 颜色: 白色
C0166S2-09	MiNo6 Patch Cord, Yellow	Mino6 6 类 RJ45-RJ45 LSZH&CM 非屏蔽跳线, 颜色: 黄色
C0166S2-0L	MiNo6 Patch Cord, Purple	Mino6 6 类 RJ45-RJ45 LSZH&CM 非屏蔽跳线, 颜色: 紫色
C0166S2-0Z	MiNo6 Patch Cord, Blue	Mino6 6 类 RJ45-RJ45 LSZH&CM 非屏蔽跳线, 颜色: 蓝色

长度 是米 / 厘米 (50 厘米间隔) 或者英尺 / 英寸 (6 英寸间隔), 长度从 50 厘米 (6 英寸) 到 40 米 (130 英尺)


# 康普超五类铜缆解决方案

## 超五类铜缆

### 超五类 SF/UTP 铜缆

#### 特点

- 满足或超越 TIA-568.2-D 超五类和 ISO11801 D 级铜缆标准
- 全编织网及全铝箔屏蔽
- 24 线规实心导体

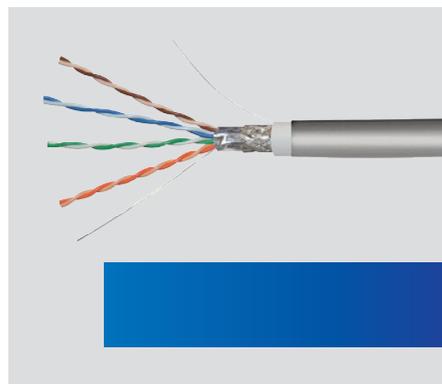


#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
219484-2	CA,C5E,SF/UTP,LSZH	超五类 SF/UTP 4 对屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-1), 24 线规, 白色, 500 米 / 轴
1427227-3	CA,C5E,SF/UTP,CM	超五类 SF/UTP 4 对屏蔽铜缆, CM, 24 线规, 灰色, 305 米 / 轴

### 超五类 F/UTP 屏蔽铜缆

#### 特点

- 满足超或越 TIA-568.2-D 超五类和 ISO11801 D 级铜缆标准
- 全覆箔屏蔽, 带接地线
- 24 线规实心导体

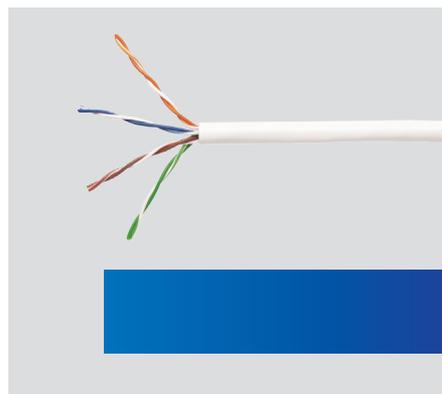

#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
219413-2	CS24CM WHT F/UTP	超五类 F/UTP 4 对屏蔽铜缆, CM, 24 线规, 白色, RIB, 305 米 / 箱
219420-2	CS24Z1 WHT F/UTP	超五类 F/UTP 4 对屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-1), 24 线规, 白色, RIB, 305 米 / 箱


# 康普超五类铜缆解决方案

## 超五类铜缆

### 超五类 U/UTP 非屏蔽铜缆

#### 特点

- 满足或超越 TIA-568.2-D 超五类和 ISO11801 D 级铜缆标准
- 24 线规实心导体
- 可提供多种护套颜色

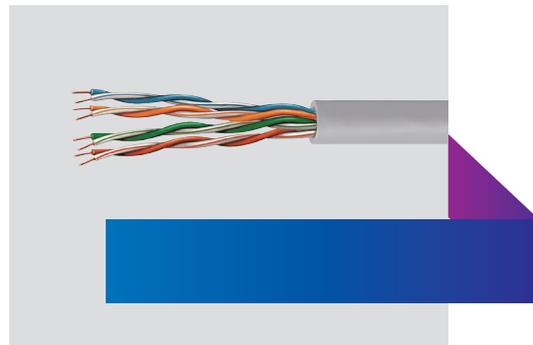


#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
6-219590-2	CS24CM WHT U/UTP	超五类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, CM, 24 线规, 白色, 305 米 / 箱
884024914/10	CS24CM GRY U/UTP	超五类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, CM, 24 线规, 灰色, 305 米 / 箱
6-219590-6	CS24CM BLU U/UTP	超五类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, CM, 24 线规, 蓝色, 305 米 / 箱
6-57826-2	CS24R WHT U/UTP	超五类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, CMR, 24 线规, 白色, 305 米 / 箱
6-57826-4	CS24R GRY U/UTP	超五类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, CMR, 24 线规, 灰色, 305 米 / 箱
6-57826-6	CS24R BLU U/UTP	超五类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, CMR, 24 线规, 蓝色, 305 米 / 箱
884032914/10	CS24Z1 WHT U/UTP	超五类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-1), 24 线规, 白色, 305 米 / 箱
884033514/10	CS24Z1 BLU U/UTP	超五类 U/UTP 4 对非屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-1), 24 线规, 蓝色, 305 米 / 箱

### 超五类 U/UTP 25 对非屏蔽铜缆

#### 特点

- 满足或超越 TIA-568.2-D 超五类和 ISO11801 D 级铜缆标准
- 24 线规实心导体

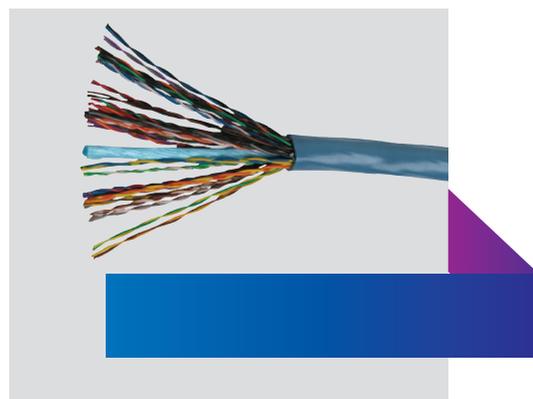

#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
1427278-1	3061B WHT CSE 25/24 U/UTP	超五类 U/UTP 25 对非屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-1), 24 线规, 白色, 305 米 / 轴
1499418-1	1061F WHT CSE 25/24 U/UTP	超五类 U/UTP 25 对非屏蔽铜缆, CMR, 24 线规, 白色, 305 米 / 轴

# 康普超五类铜缆解决方案

## 超五类模块

### 超五类 SL 系列非屏蔽模块

#### 特点

- 满足或超越 TIA-568.2-D 超五类和 ISO11801 D 级标准
- 具有抗弯应力消除功能
- 通用接线—T568 A 或 B 接线形式
- 提供多种颜色选择



#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
8-1375191-1	JACK,SL,RJ45,CAT5E,ALD	超五类不带防尘盖 RJ-45 非屏蔽模块,180°铜缆出口,杏仁色
1375191-2	JACK,SL,RJ45,CAT5E,BLK	超五类不带防尘盖 RJ-45 非屏蔽模块,180°铜缆出口,黑色
1375191-6	JACK,SL,RJ45,CAT5E,BLU	超五类不带防尘盖 RJ-45 非屏蔽模块,180°铜缆出口,蓝色

可提供其他颜色

### 超五类 SL 系列模块化耦合器

#### 特点

- 直型超五类耦合器
- 适用于两个 RJ45 插头的紧凑型耦合器



#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
2111121-1	CPLR,SL,CAT5E,UNSHLD	超五类 RJ-45 非屏蔽耦合器
2111122-1	CPLR,SL,CAT5E,SHLD	超五类 RJ-45 屏蔽耦合器

# 康普超五类铜缆解决方案

## 超五类配线架

### 超五类非屏蔽配线架

#### 特点

- 满足或超越 TIA-568.2-D 超五类和 ISO11801 D 级标准
- 提供直型和角型配线架版本
- 含非屏蔽模块组
- 提供 1U 24 口和 2U 48 口

颜色: 黑色



#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
760180000	CPP-5E-DM-1U-24	超五类 24 口非屏蔽配线架, 1U, 19" 宽
760180018	CPP-5E-DM-2U-48	超五类 48 口非屏蔽配线架, 2U, 19" 宽
760180026	CPPA-5E-DM-1U-24	超五类 24 口非屏蔽角型配线架, 1U, 19" 宽
760180034	CPPA-5E-DM-2U-48	超五类 48 口非屏蔽角型空配线架, 2U, 19" 宽

空配线架见“6A 配线架”章节


# 康普超五类铜缆解决方案

## 超五类跳线

### 超五类 F/UTP LSZH 屏蔽跳线

#### 特点

- 满足或超越 TIA-568.2-D 超五类以及 ISO11801 D 级跳线标准
- 透明柔性 SL 短尾套
- 4 对绞合 F/UTP 屏蔽铜缆
- LSZH 护套, 可提供多种颜色

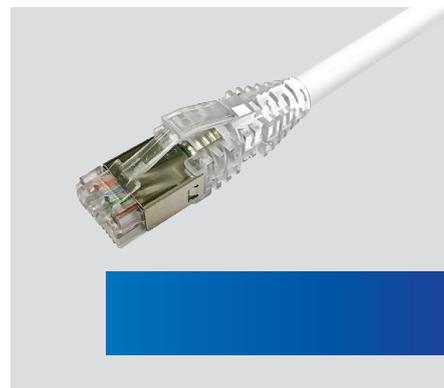

#### 订购信息


公共码	产品型号	产品描述
C017772-08M###	CAT5E patch cord, F/UTP, LSZH, White	超五类 F/UTP RJ45-RJ45 低烟无卤屏蔽跳线, 颜色: 白色
C017772-02M###	CAT5E patch cord, F/UTP, LSZH, Blue	超五类 F/UTP RJ45-RJ45 低烟无卤屏蔽跳线, 颜色: 蓝色
C017772-0CM###	CAT5E patch cord, F/UTP, LSZH, Gray	超五类 F/UTP RJ45-RJ45 低烟无卤屏蔽跳线, 颜色: 灰色
C017772-0MM###	CAT5E patch cord, F/UTP, LSZH, Green	超五类 F/UTP RJ45-RJ45 低烟无卤屏蔽跳线, 颜色: 绿色
C017772-06M###	CAT5E patch cord, F/UTP, LSZH, Orange	超五类 F/UTP RJ45-RJ45 低烟无卤屏蔽跳线, 颜色: 橙色
C017772-07M###	CAT5E patch cord, F/UTP, LSZH, Red	超五类 F/UTP RJ45-RJ45 低烟无卤屏蔽跳线, 颜色: 红色

###: 长度 (米) 最长 30 米

### 超五类 U/UTP LSZH 非屏蔽跳线

#### 特点

- 满足或超越 TIA-568.2-D 超五类和 ISO11801 D 级跳线标准
- 透明柔性 SL 短尾套
- 4 对非屏蔽绞合铜缆
- LSZH 护套, 可提供多种颜色

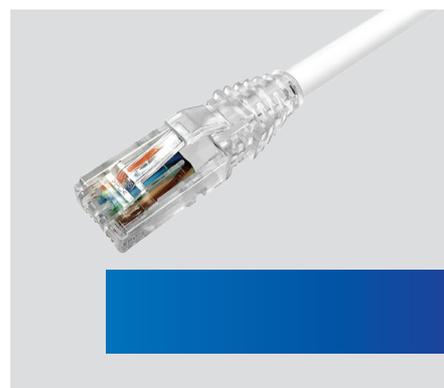

#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
C0155E2-08M###	CAT5E patch cord, U/UTP, LSZH, White	超五类 U/UTP RJ45-RJ45 非屏蔽跳线, 颜色: 白色
C0155E2-02M###	CAT5E patch cord, U/UTP, LSZH, Blue	超五类 U/UTP RJ45-RJ45 非屏蔽跳线, 颜色: 蓝色
C0155E2-0CM###	CAT5E patch cord, U/UTP, LSZH, Gray	超五类 U/UTP RJ45-RJ45 非屏蔽跳线, 颜色: 灰色
C0155E2-0MM###	CAT5E patch cord, U/UTP, LSZH, Green	超五类 U/UTP RJ45-RJ45 非屏蔽跳线, 颜色: 绿色
C0155E2-06M###	CAT5E patch cord, U/UTP, LSZH, Orange	超五类 U/UTP RJ45-RJ45 非屏蔽跳线, 颜色: 橙色
C0155E2-07M###	CAT5E patch cord, U/UTP, LSZH, Red	超五类 U/UTP RJ45-RJ45 非屏蔽跳线, 颜色: 红色

###: 长度 (米) 最长 30 米


# 康普超五类铜缆解决方案

## 超五类跳线

### 超五类 U/UTP CM 非屏蔽跳线

#### 特点

- 满足或超越 TIA-568.2-D 超五类和 ISO11801 D 级跳线标准
- 透明柔性 SL 短尾套
- 4 对非屏蔽绞合铜缆
- FRPVC CM 铜缆护套, 可提供多种颜色

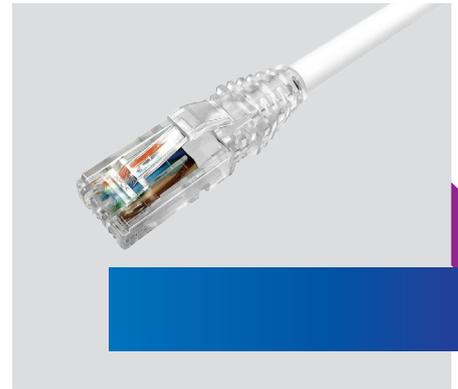

#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
CO155D2-08F###	CAT5E patch cord, U/UTP, CM, White	超五类 F/UTP RJ45-RJ45 CM 非屏蔽跳线, 颜色: 白色
CO155D2-0ZF###	CAT5E patch cord, U/UTP, CM, Blue	超五类 F/UTP RJ45-RJ45 CM 非屏蔽跳线, 颜色: 蓝色
CO155D2-0CF###	CAT5E patch cord, U/UTP, CM, Gray	超五类 F/UTP RJ45-RJ45 CM 非屏蔽跳线, 颜色: 灰色
CO155D2-0MF###	CAT5E patch cord, U/UTP, CM, Green	超五类 F/UTP RJ45-RJ45 CM 非屏蔽跳线, 颜色: 绿色
CO155D2-06F###	CAT5E patch cord, U/UTP, CM, Orange	超五类 F/UTP RJ45-RJ45 CM 非屏蔽跳线, 颜色: 橙色
CO155D2-07F###	CAT5E patch cord, U/UTP, CM, Red	超五类 F/UTP RJ45-RJ45 CM 非屏蔽跳线, 颜色: 红色

###: 长度 (FT) 最长 100 英尺

# 康普其他铜缆产品

## 110 Connect XC 系统

### 110 Connect XC 超五类连接块

#### 特点

- 两端采用绝缘压穿连接技术 (IDC), 能够端接外径不超过 0.063 英寸的 24-22 AWG 实心导线或绞线
- 其尺寸可为 4 对和 5 对线, 并标有相应的颜色代码

#### 订购信息

产品型号	描述	
558401-1	连接块	4 对
558402-1		5 对




### 110 Connect XC 超五类接线块

#### 特点

- 适用于规格为 24-22 AWG 的线
- 接线块尺寸可为 50 对、100 对和 300 对线, 支脚用于安装到底板上

#### 订购信息

产品型号	描述		对数
558841-1	接线块	带支脚	50 对
558842-1			100 对
558843-1			300 对
558839-1		不带支脚	50 对
558840-1			100 对

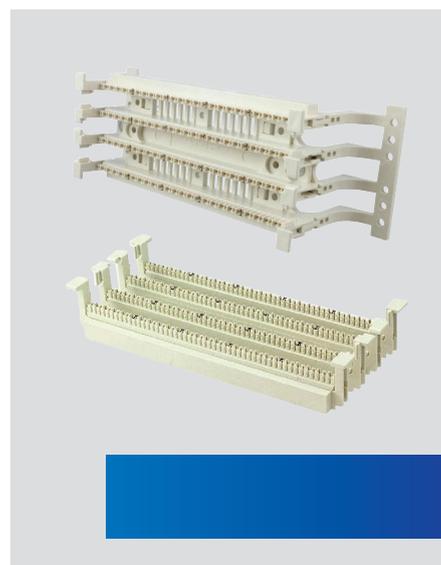

# 康普其他铜缆产品

## 110 Connect XC 系统

### 110 Connect XC 超五类套件

#### 特点

- 套件包括带支脚的接线块、连接块、标识条以及绞线标识用白色标签

#### 订购信息

产品型号	描述	
569433-1	50 对	4 对和 5 对连接块
569434-1		5 对连接块
569439-1	100 对	4 对和 5 对连接块
569440-1		5 对连接块
569445-1	300 对	4 对和 5 对连接块
569446-1		5 对连接块




### 110 Connect XC 超五类交叉连接式配线架套件

#### 特点

- 减少了底板交叉连接的规划和安装时间
- 包含金属底架、接线块、连接块、配线槽、标识条以及相应硬件
- 安装便捷
- 其尺寸可为 300 对和 900 对线, 并搭配有 4 对或 5 对连接块

#### 订购信息

产品型号	描述	
569854-1	300 对	4 对和 5 对
569855-1		5 对
569857-1	900 对	4 对和 5 对
569858-1		5 对

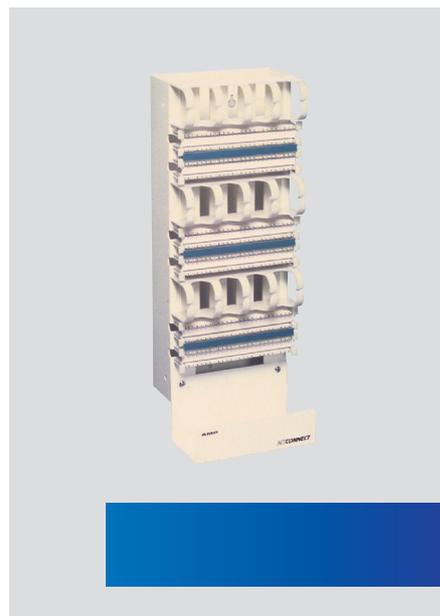

# 康普其他铜缆产品

## 110 Connect XC 系统


### 110 Connect XC 理线组件

#### 特点

- 理线架和理线环能够容纳大量接插线和跳线
- 理线槽能够对接插线和跳线进行水平理线和组织
- 理线槽可配备(也可不配备)支脚
- 适用于直接安装到层板底板上
- 安装便捷

#### 订购信息

产品型号	描述	
569389-1	理线槽	带支脚
569597-1		不带支脚
569851-1	垂直理线架	300 对
569852-1		900 对
569431-1	理线环	5.7" W
569599-1		8.5" W

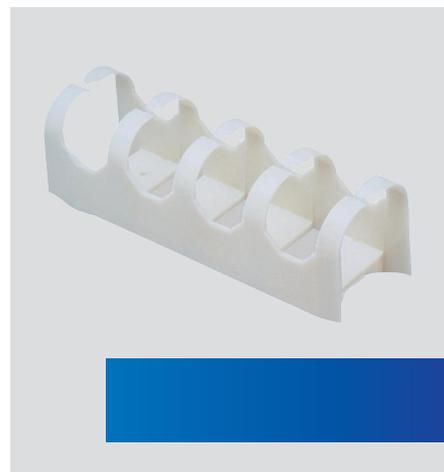


### 110 Connect XC 超五类交叉连接用机架安装板

#### 特点

- 用于将交叉连接用硬件安装到 19" 机架上
- 提供接线块和理线板
- 连接块和塑料标签盖应分别购买
- 机架安装用理线板能够对接插线和跳线进行水平理线和组织

#### 订购信息

产品型号	描述	绞线	高度	宽度
558635-1	110 Connect XC 交叉连接用机架安 装板套件	100 对	1U (1.75")	19"
558637-1		200 对	2U (3.50")	19"
558639-1		400 对	5U (8.75")	19"
406641-1	配线槽机架安装板		2U (3.50")	19"

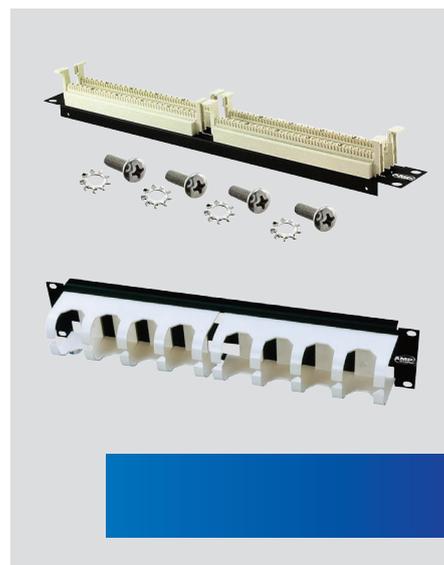

# 康普其他铜缆产品

## 110 Connect XC 系统

### 110XC 与 RJ-45 连接用超五类跳线

#### 特点

- 110XC 与 RJ-45 连接用超五类跳线
- 4 对 U/UTP 绞合铜缆, AWG 24 导线, 通用接线
- PVC 护套

颜色: 灰色



#### 订购信息


产品型号	描述
CPC8658-08Fxxx	110XC 与 RJ-45 连接用 2 对线
CPC8641-0NFxxx	110XC 与 RJ-45 连接用 4 对线
CPC8312-0NFxxx	110XC 与 RJ-45 连接用 4 对线

### 超五类 110XC 与 110XC 连接用跳线

#### 特点

- 110XC 与 110XC 连接用超五类跳线
- 4 对 U/UTP 绞合铜缆, AWG 24 导线, 通用接线
- PVC 护套

颜色: 灰色

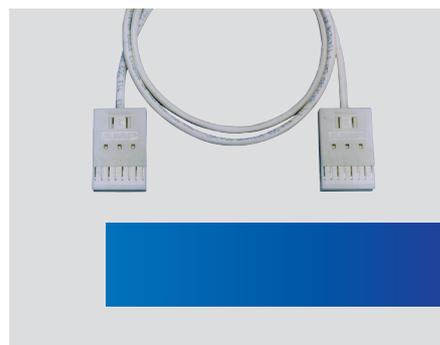

#### 订购信息

产品型号	描述
CPC8862-0NFxxx	110XC 与 110XC 连接用 1 对线
CPC8852-08Fxxx	110XC 与 110XC 连接用 2 对线
CPC8812-0NFxxx	110XC 与 110XC 连接用 4 对线

# 康普其他铜缆产品

## 3 类语音铜缆

### 3 类 U/UTP 非屏蔽主干铜缆

#### 特点

- 满足或超越 TIA-568.2-D 3 类主干铜缆标准
- 提供 25 对 /50 对 /100 对铜缆
- 提供 24 线规和 26 线规



#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
1859748-4	C3,25/26,UTP,LSZH,GRY	3 类 U/UTP 25 对非屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-1), 26 线规, 灰色, 305 米 / 轴
1859747-4	C3,50/26,UTP,LSZH,GRY	3 类 U/UTP 50 对非屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-1), 26 线规, 灰色, 305 米 / 轴
1859746-4	C3,100/26,UTP,LSZH,GRY	3 类 U/UTP 100 对非屏蔽铜缆, 低烟无卤 (IEC60332-1), 26 线规, 灰色, 305 米 / 轴
3-1859940-4	C3,25/26,UTP,CM,GRY	3 类 U/UTP 25 对非屏蔽铜缆, CM, 26 线规, 灰色, 305 米 / 轴
9-219580-1	C3,50/26,UTP,CM,GRY	3 类 U/UTP 50 对非屏蔽铜缆, CM, 26 线规, 灰色, 305 米 / 轴
9-219579-1	C3,100/26,UTP,CM,GRY	3 类 U/UTP 100 对非屏蔽铜缆, CM, 26 线规, 灰色, 305 米 / 轴
884045808/10	CAT3ZB1 25/26 GRAY U/UTP	3 类 U/UTP 25 对非屏蔽铜缆, GB31247 B1(t0,d0,a1), 26 线规, 灰色, 305 米 / 轴
884018508/10	CAT3ZB1 50/26 GRAY U/UTP	3 类 U/UTP 50 对非屏蔽铜缆, GB31247 B1(t0,d0,a1), 26 线规, 灰色, 305 米 / 轴
884035208/10	CAT3ZB1 100/26 GRAY U/UTP	3 类 U/UTP 100 对非屏蔽铜缆, GB31247 B1(t0,d0,a1), 26 线规, 灰色, 305 米 / 轴

# 康普其他铜缆产品 面板

## 带防尘盖的英式斜口面板

### 特点

- 英式斜口面板
- 尺寸:86mm X 86mm 英式
- 装有弹簧防尘盖
- 支持 SL/SLX 系列或 KJ 系列模块
- 颜色:白色
- 包含螺钉和标签固定件



### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
760245679	FP KIT, BS, 1 PORT, ANGLED SHUTTERED	英式斜口面板,带弹簧防尘盖,SL/SLX 系列,1 口,白色
760245680	FP KIT, BS, 2 PORT, ANGLED SHUTTERED	英式斜口面板,带弹簧防尘盖,SL/SLX 系列,2 口,白色
760253051	FP KIT, BS, 1 PORT, KJ ANGLED SHUTTERED	英式斜口面板,带弹簧防尘盖,KJ 系列,1 口,白色
760253052	FP KIT, BS, 2 PORT, KJ ANGLED SHUTTERED	英式斜口面板,带弹簧防尘盖,KJ 系列,2 口,白色

## 通用英式平口面板

### 特点

- 英式平口面板
- 尺寸:86mm X 86mm 英式
- 通用面板,同时支持 M, SL/SLX 和 KJ 系列模块
- 颜色:白色,黑色,银色
- 包含螺钉和标签固定件



### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
760249249	FPS-BS-1P-W, 1 PORT SHUTTERED WHITE	通用英式平口面板,带弹簧防尘盖,1 口,白色
760249250	FPS-BS-1P-B, 1 PORT SHUTTERED BLACK	通用英式平口面板,带弹簧防尘盖,1 口,黑色
760249251	FPS-BS-2P-W, 2 PORT SHUTTERED WHITE	通用英式平口面板,带弹簧防尘盖,2 口,白色
760249252	FPS-BS-2P-B, 2 PORT SHUTTERED BLACK	通用英式平口面板,带弹簧防尘盖,2 口,黑色
760249253	FPS-BS-4P-W, 4 PORT SHUTTERED WHITE	通用英式平口面板,带弹簧防尘盖,4 口,白色
760249254	FPS-BS-4P-B, 4 PORT SHUTTERED BLACK	通用英式平口面板,带弹簧防尘盖,4 口,黑色
760253100	FPUS-BS-1P-W, 1 PORT UNSHUTTERED WHITE	通用英式平口面板,带防尘盖,1 口,白色
760253099	FPUS-BS-1P-B, 1 PORT UNSHUTTERED BLACK	通用英式平口面板,带防尘盖,1 口,黑色
760253101	FPUS-BS-1P-SS,1 PORT UNSHUTTERED SILVER	通用英式平口面板,带防尘盖,1 口,银色
760249256	FPUS-BS-2P-W, 2 PORT UNSHUTTERED WHITE	通用英式平口面板,带防尘盖,2 口,白色
760249255	FPUS-BS-2P-B, 2 PORT UNSHUTTERED BLACK	通用英式平口面板,带防尘盖,2 口,黑色
760252407	FPUS-BS-2P-SS, 2 PORT UNSHUTTERED SILVER	通用英式平口面板,带防尘盖,2 口,银色
760254617	FPUS-BS-4P-W,4 PORT UNSHUTTERED WHITE	通用英式平口面板,带防尘盖,4 口,白色
760254616	FPUS-BS-4P-B,4 PORT UNSHUTTERED BLACK	通用英式平口面板,带防尘盖,4 口,黑色
760254618	FPUS-BS-4P-SS,4 PORT UNSHUTTERED SILVER	通用英式平口面板,带防尘盖,4 口,银色

# 康普其他铜缆产品

## 理线器

### 理线器

#### 特点

- 安装到机架前部,用于管理跳线
- 高度 1U, 2U, 3U 可选



#### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
1427632-1	1U Cable Management	带盖板 1U 理线器
760038240	1U Patchcord Management	不带盖板 1U 理线器
760072942	HTK-19-SS-1U (1KIT)	带盖板 1U 理线器, 单边
760072959	HTK-19-SS-2U (1KIT)	带盖板 2U 理线器, 单边
760072967	HTK-19-SS-3U (1KIT)	带盖板 3U 理线器, 单边

# 康普其他铜缆产品 工具

## AMP-TWIST 及 SL 系列模块化端接工具套件

### 特点

- 端接所有 AMP-TWIST 及 SL 系列模块
- 一次完成铜缆剥离、设置标志箔、端接及切割 8 条导线
- 保证了双绞线的完整性
- 始终保证可靠连接
- Fixture 确保了简单高效的使用 (不用于 AMP-TWIST 模块)



### 订购信息

公共码	产品型号	产品描述
1725150-6	SL JACK TOOL KIT	带 Fixture 的手持式端接工具套件
1725150-3	SL JACK TOOL (W/O LACE FIX.)	不带 Fixture 手持式端接工具套件 (适用于 AMP-TWIST 模块)
1673956-6	LACING FIXTURE	Fixture——备件

# 康普其他铜缆产品 水晶头

## Cat 6A 和 Cat 6, 非屏蔽, 8 位插头 (MP-6AU-\_\_-1)

### 特点

- 每个套件包括: 模块化插头组件、线材管理器
- 能否实现 Cat 6A 和 Cat 6 的性能取决于铜缆和安装流程
- 根据铜缆的直径, 使用适当的集成式套管管理器 (需要单独订购)



### 订购信息


说明	导线 (AWG) <sup>1</sup>	绝缘层外径	每包 100 个
非屏蔽 Cat 6A 和 Cat 6	23-24 实心 24-26 绞合	1.09 mm-0.89 mm [0.043 英寸 - 0.035 英寸]	MP-6AU-Plug-A-1 (6-2843007-1)
		0.89 mm - 0.69 mm [0.035 英寸 - 0.027 英寸]	MP-6AU-Plug-B-1 (6-2843008-1)

<sup>1</sup> 绝缘层外径支持的典型导线尺寸。绝缘层外径是确定性的规范。

## Cat 6A 和 Cat 6, 非屏蔽, 8 位集成式套管管理器 (MP-6AU-Boot-\_\_-1)

### 特点

- 铜缆应变消除功能可以在不影响性能的前提下, 固定铜缆并隔离线材
- 透明套管, 带集成式双绞线管理器和铜缆应变消除装置, 无需将套管与铜缆护套进行颜色匹配
- 兼容康普彩色色环, 便于线路识别和管理

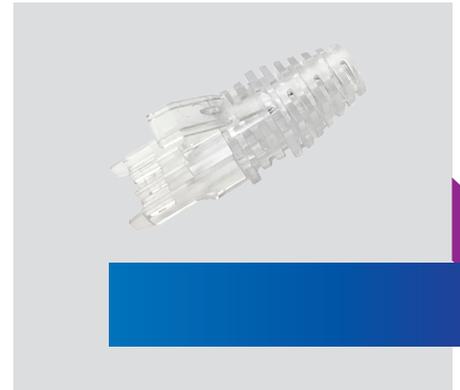

### 订购信息

说明	铜缆直径	每包 100 个
MP-6AU 集成式套管管理器	7.40 mm - 6.80 mm [0.291 英寸 - 0.268 英寸]	MP-6AU-Boot-71-1 (2843018-3)
	6.80mm - 6.20mm [0.268 英寸 - 0.244 英寸]	MP-6AU-Boot-65-1 (2843019-3)
	6.20 mm -5.60 mm [0.244 英寸 - 0.220 英寸]	MP-6AU-Boot-59-1 (2843020-3)
	5.70 mm - 5.10 mm [0.224 英寸 - 0.201 英寸]	MP-6AU-Boot-54-1 (2843021-3)
	5.40 mm - 4.80 mm [0.212 英寸 - 0.189 英寸]	MP-6AU-Boot-51-1 (2843023-3)


# 康普其他铜缆产品

## 水晶头

### Cat 6A, 屏蔽, 8 位插头 (MP-6AS-\_-\_)

#### 特点

- 每个套件包括：
  - (1) 模块化插头组件
  - (1) 线夹
  - (1) 应变消除装置
- 配合 PiMF (金属箔双绞线) 构造的铜缆使用时, 可实现 Cat 6A 性能
- 请使用尺寸合适的超薄模块化插头套管 (需单独订购)

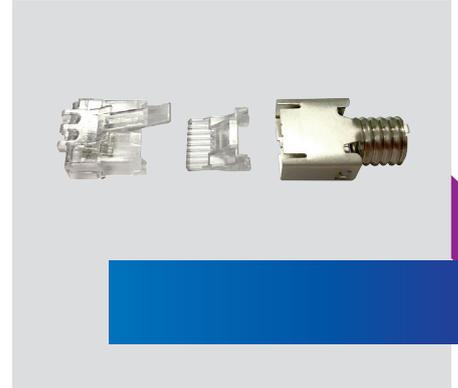

#### 订购信息

说明	导线 (AWG) <sup>1</sup>	绝缘层外径	铜缆护套外径	每包 500 个	每包 100 个
屏蔽式 Cat 6A	23-24 实心 24-26 绞合	0.035" 至 0.043" (0.89 mm 至 1.09 mm)	0.20" 至 0.24" (5.1 至 6.0 mm)	MP-6AS-B-5 (6-2111981-2)	MP-6AS-B-1 (6-2111981-3)
			0.22" 至 0.28" (5.7 至 7.0 mm)	MP-6AS-C-5 (6-2111984-2)	MP-6AS-C-1 (6-2111984-3)

<sup>1</sup> 绝缘层外径支持的典型导线尺寸。绝缘层外径是确定性的规范。

### Cat 6, 屏蔽, 8 位插头 (MP-6S-\_-\_)

#### 特点

- 每个套件包括：
  - (1) 模块化插头组件
  - (1) 线夹
  - (1) 应变消除装置
- 请使用尺寸合适的超薄模块化插头套管 (需单独订购)



#### 订购信息

说明	导线 (AWG) <sup>1</sup>	绝缘层外径	铜缆护套外径	每包 500 个	每包 100 个
屏蔽式 Cat 6A	23-24 实心 24-26 绞合	0.035" 至 0.043" (0.89 mm 至 1.09 mm)	0.18" 至 0.22" (4.7 至 5.5 mm)	MP-6S-A-5 (6-2111977-2)	MP-6S-A-1 (6-2111977-3)
			0.20" 至 0.24" (5.1 至 6.0 mm)	MP-6S-B-5 (6-2111979-2)	MP-6S-B-1 (6-2111979-3)
			0.22" 至 0.28" (5.7 至 7.0 mm)	MP-6S-C-5 (6-2111989-2)	MP-6S-C-1 (6-2111989-3)

<sup>1</sup> 绝缘层外径支持的典型导线尺寸。绝缘层外径是确定性的规范。


# 康普其他铜缆产品

## 水晶头

### 超五类, 屏蔽 EMT, 8 位插头 (MP-5EMT-\_-\_)

#### 特点

- 每个套件包括:
  - (1) 模块化插头组件
  - (1) 线夹
  - (1) 应变消除装置
- 请使用尺寸合适的超薄模块化插头套管(需单独订购)

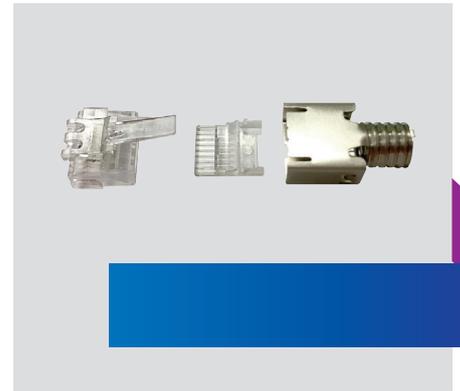

#### 订购信息

说明	导线 (AWG) <sup>1</sup>	绝缘层外径	铜缆护套外径	每包 500 个	每包 100 个
屏蔽式 EMT Cat 超五类	23-24 实心 24-26 绞合	0.035" 至 0.043" (0.89 mm 至 1.09 mm)	0.18" 至 0.22" (4.7 至 5.5 mm)	MP-5EMT-A-5 (6-2111976-2)	MP-5EMT-A-1 (6-2111976-3)
			0.20" 至 0.24" (5.1 至 6.0 mm)	MP-5EMT-B-5 (6-2111986-2)	MP-5EMT-B-1 (6-2111986-3)
			0.22" 至 0.28" (5.7 至 7.0 mm)	MP-5EMT-C-5 (6-2111988-2)	MP-5EMT-C-1 (6-2111988-3)

<sup>1</sup> 绝缘层外径支持的典型导线尺寸。绝缘层外径是确定性的规范。

### 屏蔽超薄模块化插头套管 (MP-Boot-S-SL-\_)

#### 特点

- 适用于屏蔽式 6A/6 类和 超五类 EMT 模块化插头
- 支持列出的最大直径的铜缆
- 超薄设计, 支持高密度应用和彩色线夹
- 透明套管, 无需使用彩色套管, 即可匹配铜缆护套颜色
- 建议使用可容纳铜缆的最小护套尺寸



#### 订购信息

说明	铜缆护套外径	每包 100 个
屏蔽超薄护套	0.18" 至 0.24" (4.7 至 6.0 mm)	MP-Boot-S-SL-AB (2843032-3)
	0.22" 至 0.28" (5.7 至 7.0 mm)	MP-Boot-S-SL-C (2843033-3)

# 康普其他铜缆产品 水晶头

## 超五类, 8 位插头 (MP-5E\_-\_)

### 特点

- 每个套件包括：
  - (1) 模块化插头组件
  - (1) 线夹
- 请使用尺寸匹配铜缆直径的 Cat 超五类模块化插头套管 (MP-5EU-Boot)



### 订购信息


说明	导线 (AWG) <sup>1</sup>	绝缘层外径	铜缆护套外径	每包 500 个	每包 100 个
非屏蔽 Cat 超五类	23-24 实心 24-26 绞合	0.035" 至 0.039" (0.89 mm 至 0.99 mm)	0.19" 至 0.22" (4.8 至 5.6 mm)	MP-5EU-5 (6-569278-2)	MP-5EU-1 (6-569278-3)
屏蔽式 Cat 超五类			0.20" 至 0.24" (5.1 至 6.0 mm)	MP-5ES-5 (6-569550-2)	MP-5ES-1 (6-569550-3)

<sup>1</sup> 绝缘层外径支持的典型导线尺寸。绝缘层外径是确定性的规范。

## 超五类和 Cat 5 模块化插头套管 (MP-5EU-Boot-\_\_-10)

### 特点

- 超薄设计, 支持高密度应用
- 透明套管, 无需使用彩色套管, 即可匹配铜缆护套颜色
- 兼容康普彩色线夹, 便于电路识别和管理
- 每包 1000 个

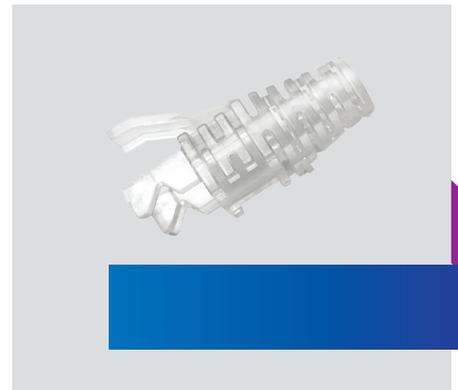

### 订购信息

公共码	产品型号	说明	模块化插头兼容性
2843048-1	MP-5EU-Boot-57-10	8 位模块化插头护套, 最大铜缆直径 5.7 mm	MP-5EU MP-5ES MP-88U-R MP-88S-R
2111797-1	MP-5EU-Boot-62-10	8 位模块化插头护套, 最大铜缆直径 6.2 mm	
2843080-1	MP-88FO-Boot-57-10	8 位扁平椭圆形插头护套 最大铜缆直径 5.7mm	MP-88U-F MP-88S-F
2843079-1	MP-88FO-Boot-62-10	8 位扁平椭圆形插头护套 MP-88S-F 最大铜缆直径 6.2mm	

# 康普其他铜缆产品 水晶头

## 彩色色环 (MP-ColorClip- \_\_\_\_\_-50)

### 特点

- 超薄设计, 支持高密度应用
- 透明套管, 无需使用彩色套管, 即可匹配铜缆护套颜色
- 便于线路识别和管理
- 每包 1000 个



### 订购信息

公共码	彩色线夹	套管兼容性
2843022-1	MP-ColorClip-Almond-50	MP-6AU-Boot MP-BOOT-S-SL MP-5EU-Boot MP-88FO-Boot
2843022-2	MP-ColorClip-Black-50	
2843022-3	MP-ColorClip-White-50	
2843022-4	MP-ColorClip-Gray-50	
2843022-5	MP-ColorClip-Orange-50	
2843022-6	MP-ColorClip-Blue-50	
2843022-7	MP-ColorClip-Red-50	
2843022-8	MP-ColorClip-Yellow-50	
2843022-9	MP-ColorClip-Green-50	

## 适用于模块化插头的外部应变消除装置

### 特点

- 金属应变消除装置可与插头基座咬合
- PRO-CRIMPER 工具和模具组、224928-1 工具和模具、224928-2 仅模具
- 仅适用于 8 位 Cat 5 类和 超五类模块化插头

### 订购信息

产品型号	说明
558527-1	不适用于模块化插头套管
558527-3	适用于模块化插头套管



# 康普其他铜缆产品 水晶头

## Cat 5 和 Cat 3, 8 位插头 (MP-88\_--\_)


### 特点

- 每个套件包括：
  - (1) 模块化插头组件
- 每包 500 或 100
- 请使用匹配铜缆直径的模块化插头套管

8 位圆形, 标准

8 位扁平型, 标准

屏蔽 8 位圆形, 标准

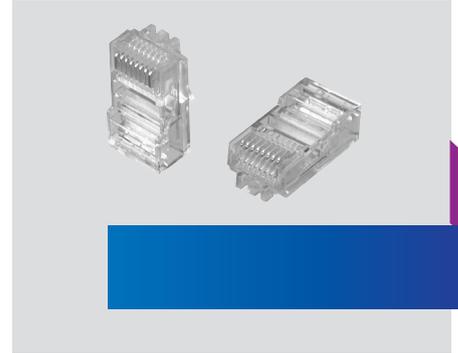

### 订购信息

说明	导线 (AWG) <sup>1</sup>	绝缘层外径	铜缆类型	铜缆护套外径 (最大)	每包 500 个	每包 100 个
无屏蔽 8 位	24-26 实心 24-26 绞合	0.034" 至 0.039" (0.86 至 0.99 mm)	圆形	0.20" (5.1 mm)	MP-88U-R-5 (6-557315-2)	MP-88U-R-1 (6-557315-3)
			小圆形	0.16" (4.0mm)	MP-88U-S-5 (6-557961-2)	MP-88U-S-1 (6-557961-3)
			扁平椭圆形	0.10" x 0.35" (2.54 x 8.89 mm)	MP-88U-F-5 (6-554720-2)	MP-88U-F-1-CH (8-554720-3)
屏蔽 8 位			圆形	0.20" (5.1 mm)	MP-88S-R-5 (6-569530-2)	MP-88S-R-1 (6-569530-3)
			扁平椭圆形	0.10" x 0.35" (2.54 x 8.89 mm)	MP-88S-F-5 (6-569542-2)	MP-88S-F-1 (6-569542-3)
无屏蔽 8 位小型 导线	26-28 实心 26-28 绞合	0.029" 至 0.034" (0.74 至 0.86 mm)	扁平椭圆形	0.10" x 0.35" (2.54 x 8.89 mm)	MP-88U-FS-5 (6-557972-2)	MP-88U-FS-1 (6-557972-3)


<sup>1</sup> 绝缘层外径支持的典型导线尺寸。绝缘层外径是确定性的规范。

<sup>2</sup> 小型导线模块化插头是透明蓝色。

## 锁扣式 Cat 5 和 Cat 3, 8 位 (MP-88\_-R-1-K)

### 特点

- 插头一侧有锁扣, 用于连接插座

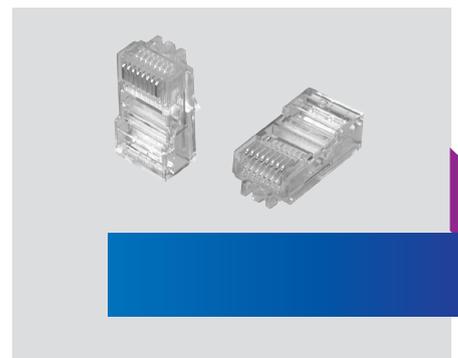

### 订购信息

说明	导线 (AWG) <sup>1</sup>	绝缘层外径	铜缆类型	铜缆护套外径 (最大)	每包 100 个
无屏蔽锁扣式, 8 位	24-26 实心 24-26 绞合	0.034" 至 0.039" (0.86 至 0.99 mm)	圆形	0.20" (5.1 mm)	MP-88U-R-1-K (6-554170-3)
屏蔽锁扣式, 8 位					MP-88S-R-1-K (6-569533-3)


<sup>1</sup> 绝缘层外径支持的典型导线尺寸。绝缘层外径是确定性的规范。

# 康普其他铜缆产品 水晶头

## 6 位插头 (MP-66\_--\_)

### 特点

- 6 位, 圆形, 标准
- 6 位, 圆形, 加长
- 6 位, 扁平型, 标准

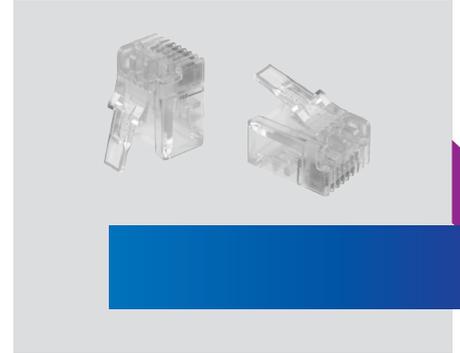


### 订购信息

说明	导线 (AWG) <sup>1</sup>	绝缘层外径	铜缆类型	铜缆护套外径 (最大)	每包 500 个	每包 100 个
无屏蔽 6 位, 标准	24-26 实心 24-26 绞合	0.034" 至 0.039" (0.86 至 0.99 mm)	圆形	0.18" (4.6 mm)	MP-66U-R-5 (6-554710-2)	MP-66U-R-1 (6-554710-3)
			扁平椭圆形	0.09" x 0.26" (2.29 x 6.61 mm)	MP-66U-F-5 (6-641337-2)	MP-66U-F-1 (6-641337-3)
无屏蔽 6 位, 加长			圆形	0.195" (4.96 mm)	MP-66U-LR-5 (6-555177-2)	MP-66U-LR-1 (6-555177-3)
			扁平椭圆形	0.11" x 0.27" (2.79 x 6.85 mm)	MP-66U-LF-5 (6-555176-2)	MP-66U-LF-1 (6-555176-3)
屏蔽 6 位, 加长			圆形	0.195" (4.96 mm)	MP-66S-LR-5 (6-555175-2)	MP-66S-LR-1 (6-555175-3)
			扁平椭圆形	0.11" x 0.27" (2.79 x 6.85 mm)	MP-66S-LF-5 (6-555174-2)	MP-66S-LF-1 (6-555174-3)
无屏蔽 6 位, 小型 导线, 标准	26-28 实心 26-28 绞合	0.029" 至 0.034" (0.74 至 0.86 mm)	扁平椭圆形	0.09" x 0.26" (2.29 x 6.61 mm)	MP-66U-FS-5 (6-557971-2)	MP-66U-FS-1 (6-557971-3)

<sup>1</sup> 绝缘层外径支持的典型导线尺寸。绝缘层外径是确定性的规范。

## 6 位, 4 或 2 触点插头 (MP-6\_--\_)

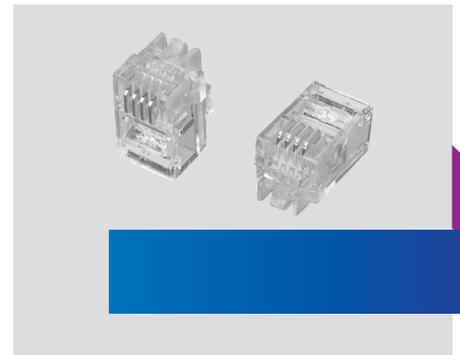

### 订购信息


说明	导线 (AWG) <sup>1</sup>	绝缘层外径	铜缆类型	铜缆护套外径 (最大)	每包 500 个	每包 100 个
无屏蔽 6 位, 4 触点	24-26 实心 24-26 绞合	0.034" 至 0.039" (0.86 至 0.99 mm)	圆形	0.11" (2.8mm)	MP-64U-R-5 (6-569031-2)	MP-64U-R-1 (6-569031-3)
			扁平椭圆形	0.09" x 0.26" (2.29 x 6.61 mm)	MP-64U-F-5 (6-641335-2)	MP-64U-F-1 (6-641335-3)
	26-28 实心 26-28 绞合	0.029" 至 0.034" (0.74 至 0.86 mm)	扁平椭圆形	0.09" x 0.26" (2.29 x 6.61 mm)	MP-64U-FS-5 (6-557965-2)	MP-64U-FS-1 (6-557965-3)
无屏蔽 6 位, 2 触点	24-26 实心 24-26 绞合	0.034" 至 0.039" (0.86 至 0.99 mm)	扁平椭圆形	0.09" x 0.26" (2.29 x 6.61 mm)	MP-62U-F-5 (6-641333-2)	MP-62U-F-1 (6-641333-3)

<sup>1</sup> 绝缘层外径支持的典型导线尺寸。绝缘层外径是确定性的规范。

<sup>2</sup> 小型导线模块化插头是透明蓝色。

# 康普其他铜缆产品 水晶头

## 4 位插头 (MP-44U-\_-\_)

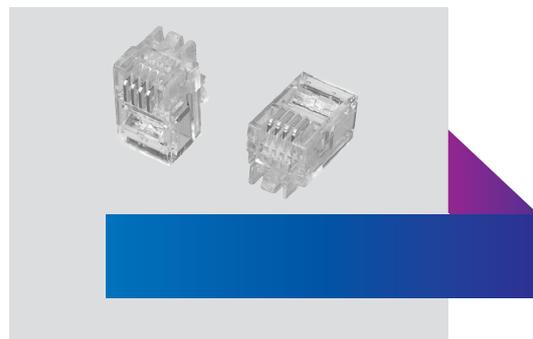


### 订购信息

说明	导线 (AWG) <sup>1</sup>	绝缘层外径	铜缆类型	铜缆护套外径 (最大)	每包 500 个	每包 100 个
无屏蔽 4 位, 电话听筒插头	24-26 实心 24-26 绞合	0.034" 至 0.039" (0.86 至 0.99 mm)	扁平椭圆形	0.09" x 0.19" (2.29 x 4.83 mm)	MP-44U-F-5 (6-641334-2)	MP-44U-F-1 (6-641334-3)

<sup>1</sup> 绝缘层外径支持的典型导线尺寸。绝缘层外径是确定性的规范。

## 10 位插头 (MP-1010U-R-\_)

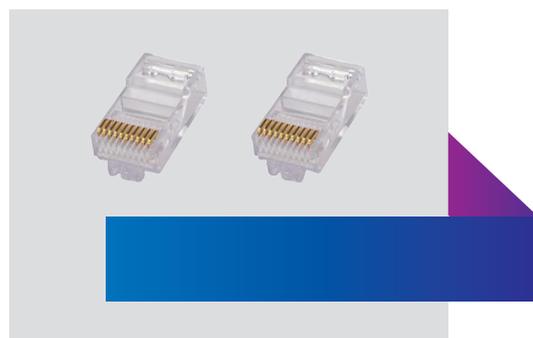

### 订购信息

说明	导线 (AWG) <sup>1</sup>	绝缘层外径	铜缆类型	铜缆护套外径 (最大)	每包 500 个	每包 100 个
无屏蔽 10 位	24-26 实心 24-26 绞合	0.034" 至 0.039" (0.86 至 0.99 mm)	圆形	0.21" (5.3 mm)	MP1010U-R-5 (6-557963-2)	MP1010U-R-1 (6-557963-3)

<sup>1</sup> 绝缘层外径支持的典型导线尺寸。绝缘层外径是确定性的规范。

# 康普其他铜缆产品

## 水晶头工具

### Pro-installer 模块化插头手动工具

#### 特点

- 棘轮控制提供完整的端接
  - 出售时附带或不附带模具
  - 可互换的模具组, 适用于所有插头尺寸
- 模具组 - 模块化插头交叉参考如下图所示



#### 订购信息

手动工具, 不带模具: 2-231652-0						
插头类型	Cat 6A 8 位 (MP-6AU)	超五类 8 位 (MP-5E_)	Cat 5 8 位 (MP-88_)	6 位加长插头 (MP-66_-L_)	6 位标准插头 (MP-66_-)	4 位 (MP-44U)
圆点颜色	粉红色	白色	黑色	紫色	蓝色	绿色
仅有模具的 P/N	1-853400-5	1-853400-0	853400-1	853400-7	853400-8	853400-3
手动工具与模具	3-231652-7	3-231652-0	2-231652-1	*	2-231652-8	2-231652-3

有关更多信息, 请参见说明书 408-9767。

\* 紫色仅适用于模具组。

康普通过创意构想和突破性发现，推动通信技术的发展。这些构想和发现均足以激发伟大的人类成就。我们与客户和合作伙伴合作设计、创造并构建世界先进网络。发现新的机遇并实现更美好的明天是我们的激情和承诺。了解更多信息，请访问 [zh.commscope.com](http://zh.commscope.com)。

### 康普公司（全球总部）

地址：1100 CommScope Place,  
SE Hickory NC 28602, 美国  
电话：+1 828 324 2200

### 业务联系方式

#### 康普电讯（上海）有限公司

##### 北京办公室

地址：北京市东城区建国门南大街7号  
璞邸酒店C座6层605室  
邮编：100005  
电话：010-8593 7300

##### 上海办公室

地址：上海市闵行区吴中路1799号  
万象城B座2楼  
邮编：201103  
电话：021-8022 3300

##### 广州办公室

地址：广州市天河区珠江新城华夏路30号  
富力盈通大厦701室  
邮编：510623  
电话：020-8715 5800

### 武汉办公室

地址：武汉市洪山区珞狮南路（文荟街交叉口）  
星光时代大厦10楼1003号  
邮编：430079  
电话：027-8768 8258, 8768 8558

### 深圳办公室

地址：深圳市南山区科苑路科技园  
金融基地2栋5楼F单元  
邮编：518057  
电话：0755-2639 6610

### CommScope Solutions International Inc.

地址：香港九龙观塘观塘道388号创纪之城  
1座8楼811-18室  
电话：+852-2515 7500

### CommScope Technologies LLC Taiwan Branch

地址：新北市板桥区新站路16号38楼  
邮编：22041  
电话：+886-02-7753-1599

### 工厂联系方式

#### 康普科技（苏州）有限公司

地址：江苏省苏州工业园区  
出口加工区B区  
启明路77号  
邮编：215121  
电话：0512-8818 1000

#### 康普通讯技术（中国）有限公司

地址：江苏省苏州工业园区  
苏虹西路68号  
邮编：215021  
电话：0512-6761 0069

### 请关注



@ 康普公司

# COMMScope®

[zh.commscope.com](http://zh.commscope.com)

如需了解更多信息，请访问我司网站或联系您的康普销售代表。

© 2023 CommScope, Inc. 保留所有权利。CommScope及CommScope标识是康普公司和/或其关联公司在美国及其他国家/地区的注册商标。更多商标信息，请访问<https://www.commscope.com/trademarks>。产品名称、商标和注册商标均为其各自所有者的财产。

CO-117648.1-ZH-CN (10/23)